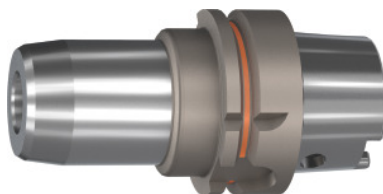


**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 63,  
Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 307513 16     |
| GTIN                  | 4062406544461 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

**Uporaba:**

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrтанje, povrtavanje in rezkanje.

**Dodatni pribor:**

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

**Napotek:**

Mera A = 200 mm po ponudbi!

**Tehnični opis**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ø D <sub>2</sub>   | 38 mm |
| Navoj M            | M12×1 |
| L <sub>3</sub>     | 49 mm |
| Zunanji Ø D        | 50 mm |
| Previsna dolžina A | 90 mm |
| L <sub>2</sub>     | 46 mm |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Dolžina nastavljanja V                       | 10 mm                                |
| Vpenjalni $\varnothing D_1$                  | 16 mm                                |
| Trn za rezkarje                              | HSK-A 63                             |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69893                            |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 12164-1                          |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69882                            |
| Oblika                                       | A                                    |
| z notranjim hlajenjem                        | da, z največ 80 bari                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>    |
| Natančnost krožnega teka                     | $\leq 3 \mu\text{m}$                 |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                                  |
| Izvertina Balluffchip                        | da                                   |
| Vrsta izdelka                                | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Cilindrični čistilnikUmetna masa $\varnothing$ čepa 16 mm | 343720 16 |
|---|-----------|