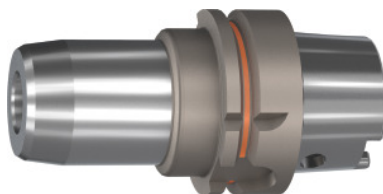


Garant
**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 63,
Vpenjalni Ø D1: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307513 32
GTIN	4062406544492
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrтанje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

L ₃	61 mm
primerna reducirna puša	302175; 302180; 302177; 302187
Previsna dolžina A	125 mm
Navoj M	M16×1
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Zunanji Ø D	59 mm

Ø D ₂	63 mm
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava