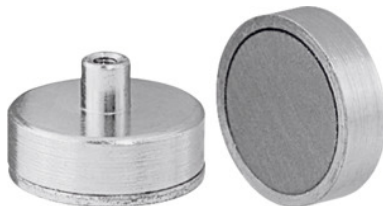


Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, SmCo₅, Ø: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085922 20
GTIN	2050000965234
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	90 N
Višina	6 mm
Površina materiala	pocinkano
Ø	20 mm
Navoj	M4 mm
Puša z navojem	da
Višina z navojem	13 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C

Masa	16,5 g
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M4	085921 M4
-------------------------------------------------------------	-----------