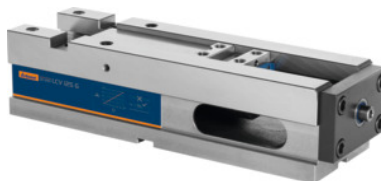


Garant**Pribor za modularne NC-visokotlačne primeže LCV 125, Širina čeljusti A: 125Gmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361290 125G
GTIN	4045197816009
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

Zgornja in spodnja stran sta brušeni. **Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.**

Značilnosti: Čvrsto, kompaktno osnovno telo (GGG 60) pri istočasni veliki vpenjalni širini. Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno (večja varnost delovanja, optimirano varovalo pred odrezki, manj čiščenja).

Funkcija:

Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm). S specialnim visokotlačnim vretenom in z mehanskim ojačevalnikom sile vpenjanja.

Uporaba:

Za običajno vpenjanje predhodno obdelanih obdelovancev in vpenjanje **surovcev, žaganih in plamensko rezanih površin** z vtiskovanjem **kaljenih in zamenljivih prijemalnih konic** v obdelovanec. Primerno za vse materiale do trdote pribl. 900 N/mm^2 , z izjemo kaljenih materialov. Možnost vodoravne uporabe.

Primerno za običajno vpenjanje s stopničastimi čeljustmi in prijemalnimi nastavki zaradi 2,5-milimetrskega vpenjalnega hoda vretena.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 objemnimi ključi, vpenjalnimi kraki.

Dodatni pribor:

Čeljusti (glejte art. 361331 – 361970), momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čep art. 360025.

Tehnični opis

Barvna koda za primerni pribor	LCV125G
Vrtilni moment	30 Nm
Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Masa	30 kg
Maksimalna vpenjalna širina	332 mm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prislon za obdelovanec	360555
Adapterska čeljustnepomična za tip 125	361620 125
Stopničaste letve, par (stopničasta stran) za tip 125	361970 125
Stopničasta čeljustpomična za tip 125	361400 125
Univerzalna čeljust z vlekom navzdolpomična za tip 125	361390 125
Garnitura čeljusti z vlekom navzdol v kovčku za tip 2	361346 2
Stopničasta čeljustnepomična za tip 125	361440 125
Čeljusti z manjšo širinopomična za tip 125	361353 125
Stopničasta čeljustnepomična za tip 125	361420 125
Vpenjalna čeljust, mehkanepomična za tip 125	361320 125
Osnovna čeljustnepomična za tip 125	361520 125
Čeljust 20 mm, za T-Rexnepomična za tip 125	361225 125
Nihajoča čeljustpomična za tip 125	361660 125
Osnovna čeljustpomična za tip 125	361500 125
Garnitura za 5-stransko čeljust v kovčku	361365
Adapterska čeljustpomična za tip 125	361600 125
Prijemalni nastavek z 2 konicama, višina 5,2 – 6,7 mm Tip	361240
	361348 125

Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke nepomična za tip 125

5-stranske čeljusti za tip FIX	361361 FIX
Garnitura čeljusti z vlekrom navzdol v kovčku za tip 1	361346 1
Prijemalni nastavek iz karbidne trdine, višina 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Univerzalna čeljust z vlekrom navzdol nepomična za tip 125	361380 125
Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke nepomična za tip 125	361347 125
Stopničaste letve, par, klik-sistem, kaljeno jeklo za tip 125	361960 125
Čeljusti z manjšo širino nepomična za tip 125	361354 125
5-stranske čeljusti za tip MOBIL	361361 MOBIL
Stopničaste letve, par, klik-sistem, kaljeno jeklo za tip 125	361950 125