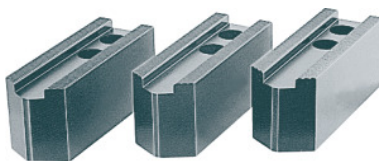


HOLEX**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313475 200
GTIN	4019208193496
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 col x 90°.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in ozobje, **nebruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Višina H	40 mm
Dolžina L	98 mm
Širina B	35 mm
Širina utora D	17 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm

za tip glave	200 mm
Razdalja med izvrtinami b	22 mm
za navoj DIN 912	M12
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik