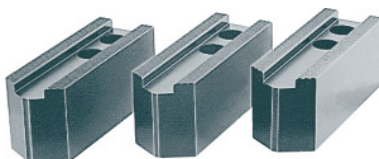


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313475 250
GTIN	4019208193502
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 col x 90°.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in ozobje, **nebruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Dolžina L	120 mm
Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Širina utora D	21 mm
za tip glave	250 mm
Razdalja med izvrtinami a	20 mm

Višina H	50 mm
Širina B	50 mm
za navoj DIN 912	M16
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik