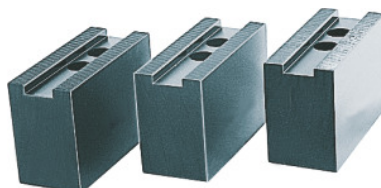


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313725 254
GTIN	4067263152316
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino rezkan utor in ozobje, **nebrunirano**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Širina utora D	16 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
za tip glave	254 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina B	50 mm

Višina H	45 mm
Dolžina L	110 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik