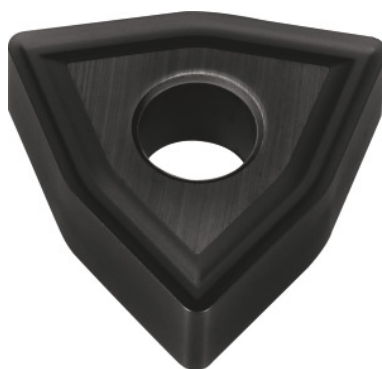


Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7415-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	TIM

Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje