


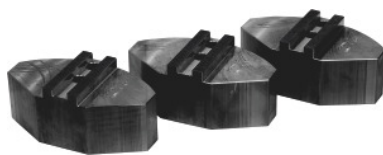

Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, Jeklo, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313738 315
GTIN	4060576180267
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Uporaba:

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

za tip glave	110 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
Širina utora D	21 mm
Širina B	240 mm
Dolžina L	117 mm

Višina H	70 mm
Razdalja med izvrtinami a	45 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik