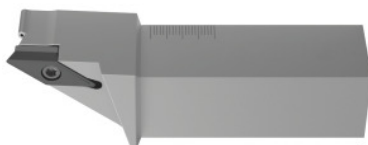


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261123 25/16
GTIN	4067263122586
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Podložna ploščica	259033 5
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 7
Dolžina glave L ₁	40 mm

Serijska	Master Eco
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje