


## Garant

### Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/16mm

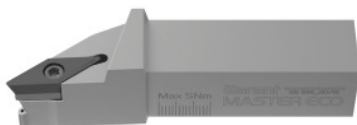

#### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261136 20/16  |
| GTIN                  | 4067263122616 |
| Razred artikla        | 21U           |

#### Opis

##### Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

##### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

#### Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vijak za podložno ploščico              | 269013 7        |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269023 3        |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>            | 40 mm           |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | VC.. 1604..     |
| Velikost držala                         | 20 mm           |
| Serija                                  | Master Eco      |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>        | 25 mm           |
| Velikost ploščice                       | 16 mm           |
| Podložna ploščica                       | 259033 5        |
| ISO-oznaka držala                       | SVJCR/L 2020H16 |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Celotna dolžina L     | 100 mm                      |
| Standard              | Tovarniški standard         |
| Vrsta uporabe         | desno                       |
| z notranjim hlajenjem | da                          |
| Nastavitveni kot κ    | 93 stopinj                  |
| Uporaba               | Plano struženje             |
| Uporaba               | Plano struženje             |
| Vrsta izdelka         | Držalo za zunanje struženje |