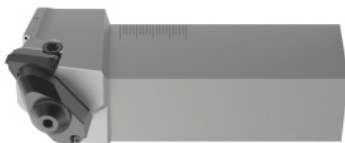


Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, vpenjalna spona, levo, Velikost držala / ploščice L: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Podložna ploščica 1,5°	279819 2
Serijska	Master Eco
Spona, vijak, O-obroč	279835 4
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm

Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje