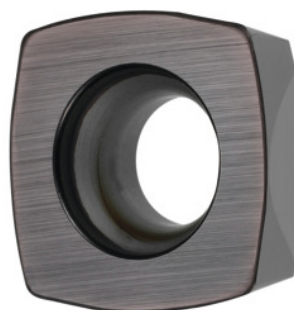


**Garant****XDLW 120408 TN, HB7705, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212980 HART
GTIN	4045197321305
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$ **Tehnični opis**

Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 120408 TN
Radij za programiranje pri $a_{p,max}$	2,6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7705
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,57 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 50 HRC	primerno	120 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	60 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	140 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		