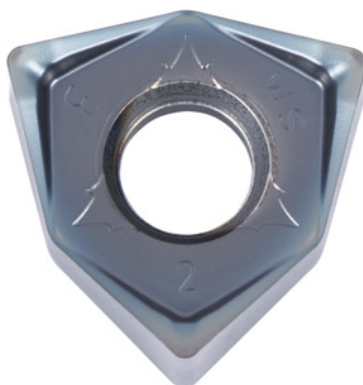


**WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225623 INOX
GTIN	4960664648955
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in **6 rezili** – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.

Uporaba:

Geometrija SM je močno pozitivna in reže mehko.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMU 080608 EN-SM
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM

Podajanje f_z na zob	0,06 – 0,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	150 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		