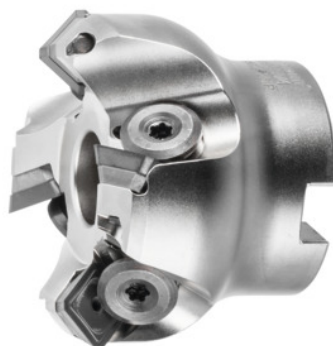


**Garant****Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 80/6mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine.

## Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	219861 (TX8)
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1203..
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Ø rezila $D_c$	80 mm
Vijak za obračalno ploščico	219862 (25IP; 6 Nm)
Podložna ploščica	219860
maksimalni zunanji Ø $D_{\text{maks}}$	93 mm

Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219862
Podložna ploščica iz karbidne trdine	219860
Vpenjalni vijak	219861