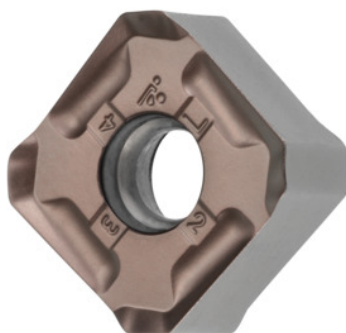


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tip: ST900


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×4 rezili.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,3 mm
Tip	ST900
Debelina ploščice E	7 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMU 14T7 ANER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		