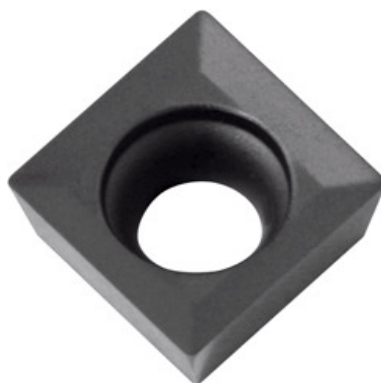


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Tip: UNI**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Razred artikla	29W

### Opis

MPHX 060202 TN UNI Podajanje  $f_z$  na zob: 0,1 mm

### Tehnični opis

Tip	UNI
Podajanje $f_z$ na zob	0,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	MPHX 060202 TN
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	65 m/min	M
GG(G)	primerno	175 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		