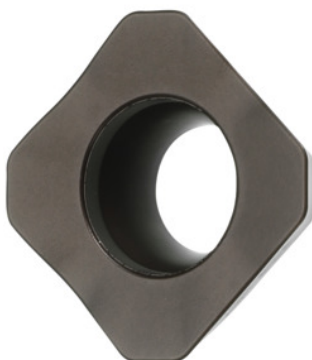


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,19 mm
Tip	ST900
Debelina ploščice E	4,76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEKT 1204 AFTN
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	130 m/min	K
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		