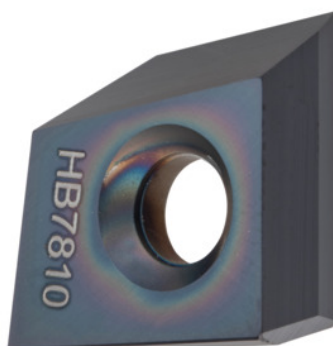


Garant
BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214531 ALU
GTIN	4045197675347
Razred artikla	21B

Opis
Izvedba:

Precizno brušene rezkalne obračalne ploščice iz karbidne trdine, idealne za obdelavo tankostenskih aluminijastih materialov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 1 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p.maks.} = 10 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BGHX 15L5 PCTR
Zvrst	HB7810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	900 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	350 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		