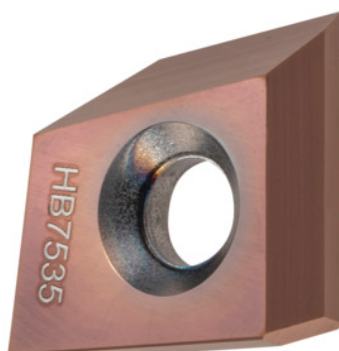


Garant
BGHX 15L5 PCER, HB7535, Tip: ST1400

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Razred artikla	21B

Opis
Izvedba:

Precizno brušena obračalna ploščica iz karbidne trdine za visoke kakovosti površine pri plani obdelavi.

Uporaba:

Za površine z globino hrapavosti pod $R_z 3 \mu\text{m}$. Le za suho obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 1 \times D/a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z na zob	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BGHX 15L5 PCER
Zvrst	HB7535
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
suho	primerno		