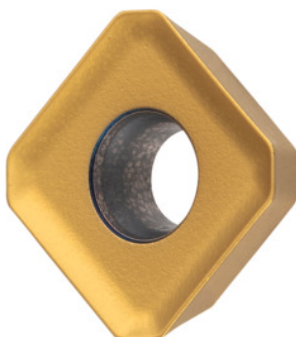


**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,14 mm
Tip	INOX
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDMX 0903 AFEN
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		