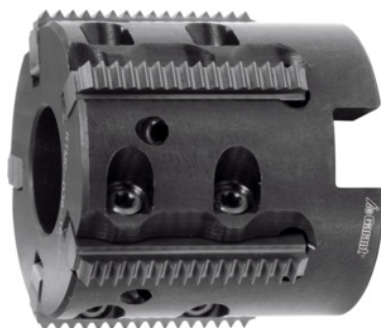


Garant**Visokozmogljiva navojna rezkalna glava, z izvrtino, Efektivni Ø D: 36mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218054 36
GTIN	4045197412546
Razred artikla	21R

Opis

Izvedba:**HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za desne in leve notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	33,5 mm
Efektivni Ø D	36 mm
Velikost ploščice	25
Pritrdilni vijak	219926
Ø vpenjalne izvrtine H7	16 mm
Število rezil Z	5

maksimalna globina rezanja S_{maks}	25 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219928
Vpenjalni vijak	219926