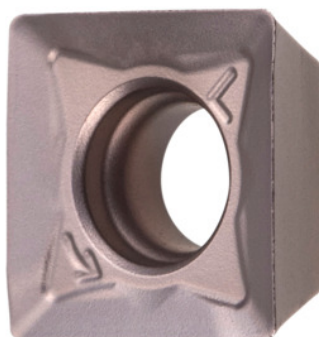


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Tip	ST900
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	3,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 083604 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		