


Garant

**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC vitko, oblika AD, BT 30 kratek,
Vpenjalni premer D1: 12mm**

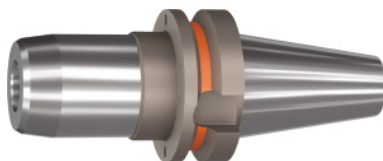

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303820 12 |
| GTIN | 4067263239703 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Izvrtina Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|--------------|
| a | 1 mm |
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 12 mm |
| Previsna dolžina A | 55 mm |
| Zunanji $\varnothing D$ | 46 mm |
| $\varnothing D_2$ | 32 mm |
| Trn za rezkarje | BT 30 kratek |
| Standard | DIN 6359 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | AD |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Izvedba | BT-DC |