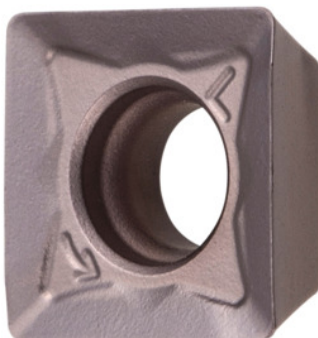


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214932 INOX
GTIN	4045197674739
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Tip	INOX
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	3,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 083604 PDER
Zvrst	HB7630
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		