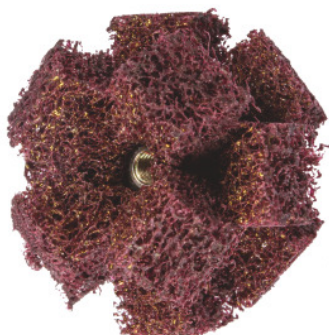


Garant**Zvezde iz brusne koprene, Ø 38 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555917 180
GTIN	4067263290704
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 3 mm. 3-slojna.

Uporaba:

Za čiščenje, posnemanje zarobka in zaključno obdelavo na težko dostopnih mestih kot so **izvrtine, notranji navoji, cevi in vdolbine**. Uporabljajte z vpenjalnim trnom št. 555920.

Tehnični opis

Barva	rdeča
Primerjava zrnatosti	180
Stopnja preciznosti	sredstvo
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 38 mm
Priporočeno število vrtljajev	7500 min ⁻¹

Maksimalno število vrtljajev	13000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Zvezde iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		