


HOLEX

Okrogla ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 115X22mm

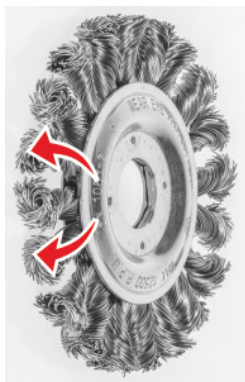

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Ø ščetke D ₁	115 mm
Ø izvrtine d ₁	22 mm

Število kit	20
Debelina ščetin	0,5 mm
Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka