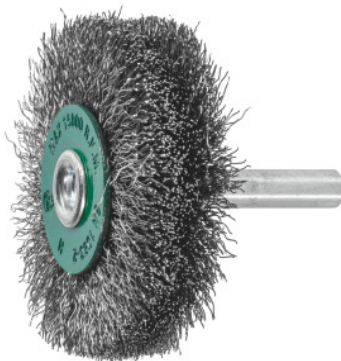


HOLEX**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574253 70X10
GTIN	4067263934783
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø držala D _s	6 mm
Ø ščetke D ₁	70 mm
Dolžina ščetin H ₁	19 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Debelina ščetin	0,2 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	10 mm

Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka