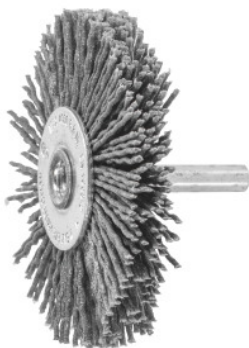


HOLEX**Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 120, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	70 mm
Priporočeno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Ø držala D _s	6 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹

Zrnatost	120
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka