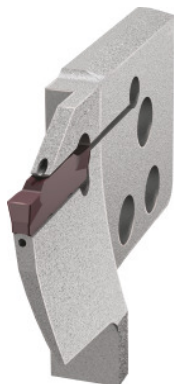


Garant**Nosilec rezila Vario plus eco, konkavni za plano zarezovanje, desno, Ø območja zareze D1 / D2: 33/43mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274514 33/43
GTIN	4067263950448
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

Serija	Eco
maksimalna globina rezanja t_{maks}	16 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	43 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749

Podatkovni list

minimalni \varnothing 1. zareze D_1	33 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila