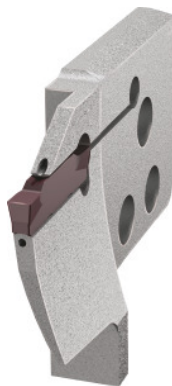


Garant**Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje, desno, Ø območja zareze D1 / D2: 105/143mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274514 105/143
GTIN	4067263950493
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
minimalni Ø 1. zareze D_1	105 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	143 mm
Serijska	Eco

maksimalna globina rezanja t_{maks}	18 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila