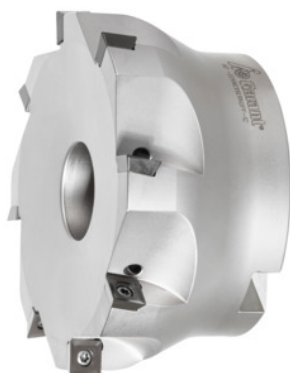


Garant**Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT 09T304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Ø rezila D_c	100 mm
Število rezil Z	8

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP