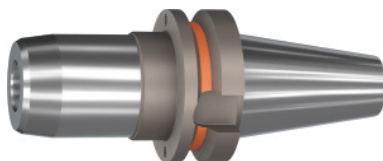


Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika AD, BT 30,
Vpenjalni premer D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303471 6
GTIN	4067263239642
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja $V = 10 \text{ mm}$).
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dobavni pogoji:

Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine in ključem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	63 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	6 mm
Navoj M	M5
$\varnothing D_2$	26 mm
Zunanji $\varnothing D$	46 mm
Previsna dolžina A	55 mm

L ₂	43 mm
Trn za rezkarje	BT 30
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava