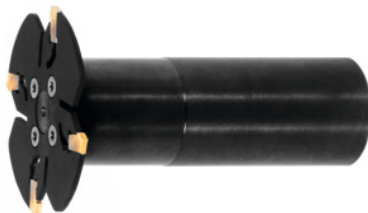


Garant

Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Jeklo širina $a_p = 1,5$ mm, \emptyset D/število rezil Z: 63/4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do $\emptyset D = 200$ mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1113
maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	15,75 mm

Ø rezila D_c	63 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	100,5 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Dolžina vratu L_1	37 mm
Ø vratu d_1	31,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	99,9 mm
Število rezil Z	4
Širina a_p	1,5 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar