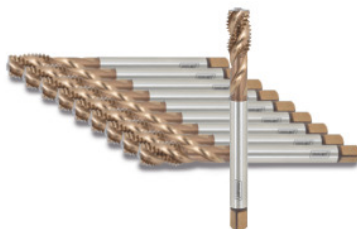


**HOLEX****Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5255 M5
GTIN	4067263090618
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Ø navoja	5 mm
Standard	DIN 371
Velikost navoja	M5
Globine navoja	12,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Vsebina	10
4-kotno držalo □	4,9 mm
Korak navoja	0,8 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

---

## Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M5

135255 M5