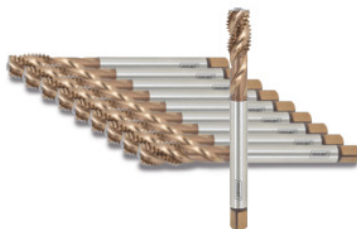


**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5255 M12
GTIN	4067263090656
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø navoja	12 mm
Vsebina	10
Celotna dolžina L	110 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3

Ø držala D_s	9 mm
Korak navoja	1,75 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo \square	7 mm
Globine navoja	30 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $2 \times D$ pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M12

135255 M12