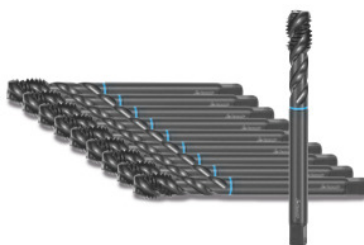


**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5450 M8
GTIN	4067263090717
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Velikost navoja	M8
Ø navoja	8 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,25 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Število rezil Z	3
Vsebina	10
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm

Kakovost	ISO 2 6H
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Vrsta navoja	M
Globine navoja	16 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

## Pribor

Strojni navojni svedri M M8

135450 M8