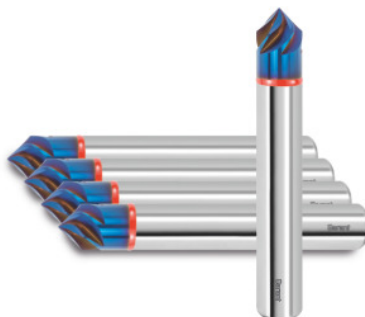


**Garant****GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8158 6
GTIN	4067263091363
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 208158.**

Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za **obdelavo v trdo**. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.

Toleranca: **Mera S = ±0,2 mm.**

**Kot konice = ±5 kotnih minut.**

**Odlične kakovosti površine** zaradi **kota spirale 35°**.

**Uporaba:**

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

**Tehnični opis**

Mera S	4,2 mm
Vsebina	5
Število zob Z	6
Celotna dolžina L	57 mm

Ø držala $D_s$	6 mm
Serija	Diabolo
Ø rezila $D_c$	6 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 60 HRC	0,03 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Posnemanje roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega Ø	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	35 m/min	H
mokro min.	pogojno primerno		

suho	primerno
Zrak	primerno

---

**Pribor**

GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni90° Ø h6 DC 6 mm	208158 6
--	----------