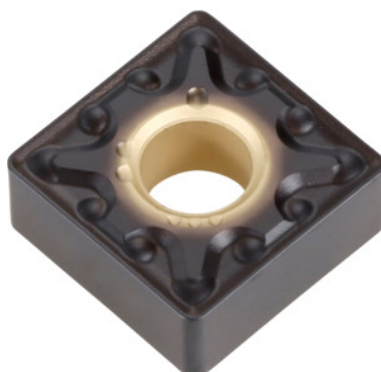


Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 190612/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2544 190612/50
GTIN	4067263093183
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 6,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Podajanje f	0,2 - 0,4 mm/v
število kosov	50
Vsebina	251236 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SNMG 190612 Zvrst HB7020

251236 HB7020