


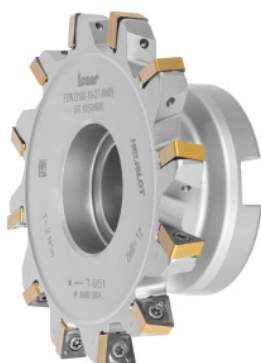

HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, \varnothing DC / Zeff: 125/14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	125 mm
Serija	HELISLOT
efektivno število rezil Z_{ef}	14
Celotna dolžina $L_{celotna}$	45 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	14
\varnothing vpenjalne izvrtine	32 mm

maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	33 mm
Dolžina vratu L_1	31 mm
Širina zarez a_p	10 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D125-10-32-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
--	----------