


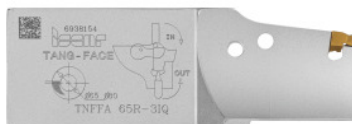

TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, desno, Območje Ø/zarezovanje DAXN- DAXX: 100-180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274202 100-180
GTIN	7291075311099
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Serija	TANG-GRIP
Širina zareze w	5 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Globina zareze t_{maks}	35 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Funkcijska višina h_1	24,8 mm
Višina stebila h_5	32 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFA 100R-5IQ
Prevesna dolžina	35 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje