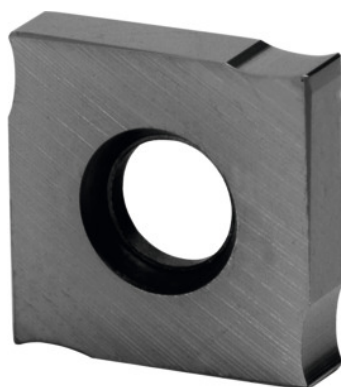


Garant**SNHX 1207 nevtralna, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za a_e maks.**Tehnični opis**

Podajanje f_z na zob	0,13 mm
Tip	INOX
Širina posnetja	0,25 mm
Zvrst	HB7535
Prevleka	prevlečeni
Debelina ploščice E	7,94 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 1207
Rezalni material	HM
Debelina plošče	7 mm

za širino zareze a_p	12; 16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje