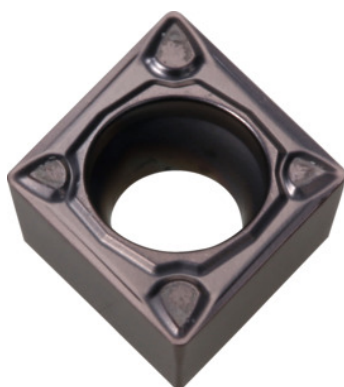


**CC.T 09T304, Zvrst: PR1325**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260097 PR1325 |
| GTIN | 4960664627806 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CC.T 09T304 PR1325 Zvrst: PR1325

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 100 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 100 m/min |
| Podajanje f | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Globina reza a_p | 0,1 - 1 mm |
| Lomilec odrezkov | MQ |
| Glavna uporaba | S |
| Radij rezila | 0,4 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | PR1325 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |