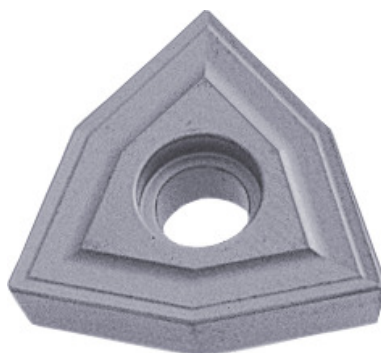


**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK6115, Oznaka tip W29: 34-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236650; 236660; 236685; 236686

**Napotek:****Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.**

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

**Tehnični opis**

Oznaka	34-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304
Zvrst	BK6115
Tip	GG(G); ST900
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		