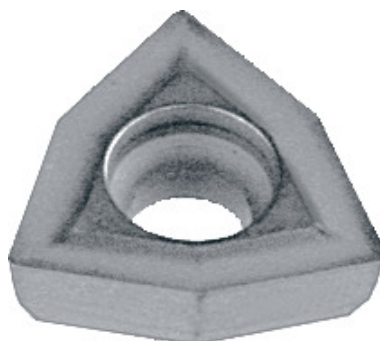


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7710, Oznaka tip W29: 18-110****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Napotek:****Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.****Tehnični opis**

Oznaka	18-110
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 040304
Zvrst	BK7710
Tip	Alu; CuZn
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
CuZn	primerno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		