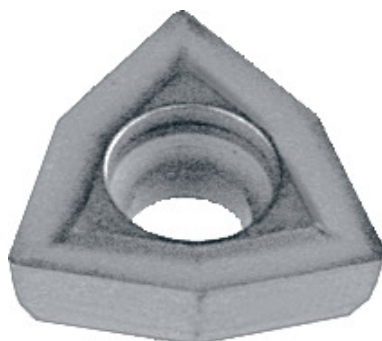


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7710, Oznaka tip W29: 42-110****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236980 42-110
GTIN	4047109085718
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236650; 236660; 236685; 236686

Napotek:**Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.****Tehnični opis**

Oznaka	42-110
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 080404
Zvrst	BK7710
Tip	Alu; CuZn
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
CuZn	primerno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		