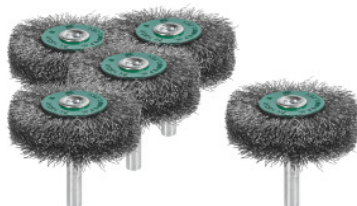


HOLEX**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574253.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	19 mm
Ø ščetke D ₁	70 mm
Ø držala D _s	6 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	10 mm
Material obloge	INOX-žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka

Pribor

Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 70X10 mm

574253 70X10