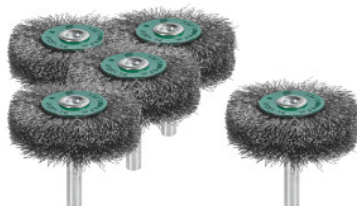


**HOLEX****Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 60X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5742 60X15
GTIN	4067263136316
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574253.

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	17 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	60 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Material obloge	INOX-žica

Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

---

## Pribor

Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1 60X15 mm	574253 60X15
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------