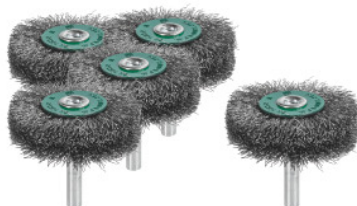


HOLEX**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574253.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,2 mm
Širina ščetke	12 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Ø držala D _s	6 mm
Ø ščetke D ₁	80 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	9 mm

Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

Pribor

Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 80X12 mm

574253 80X12