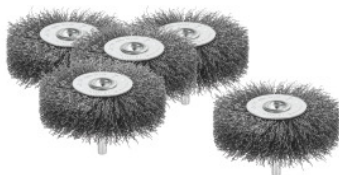


HOLEX**Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574050.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	13 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Ø držala D _s	6 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Ø ščetke D ₁	80 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka

Pribor

Krožna ščetka z držalom
Jeklena žica 0,30 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 80X18 mm

574050 80X18